

TEGUFLEX® P YELLOW



OIL & GAS




AUFBAU

Seele: Epichlorhydrin (ECO), schwarz.

Decke: Epichlorhydrin (ECO), schwarz.

Einsatztemperatur: -25 °C bis 90 °C.

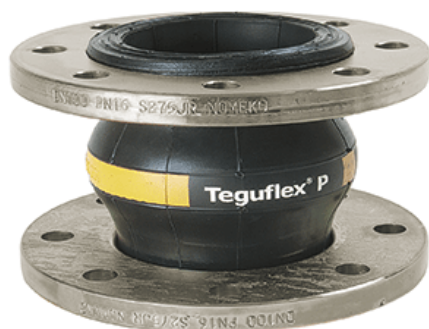

CE 0056
MOD: H

TEGUFLEX P



TRELLEBORG

**OIL & GAS****TEGUFLEX® P YELLOW**

INNEN-Ø mm	PN	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	BL m	COMPRESSIO N mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	ARTIKEL-NR.	LAGER (L) oder MB Stück
25.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	5010278	1
32.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	0507259	1
32.0	20	16	50	130	30	20	20	35	0.8	1767430	1
40.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	0507260	1
40.0	20	16	50	130	30	20	20	35	0.8	1767440	1
50.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.7	0507258	1
50.0	20	16	50	130	30	20	20	35	0.7	1767450	1
65.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.6	0507261	1
65.0	20	16	50	130	30	20	20	30	0.6	S1767460	1
80.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.5	0507262	1
80.0	20	16	50	130	30	20	20	30	0.5	1767470	1
100.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.5	0372300	1
100.0	20	16	50	130	30	20	20	25	0.5	0507764	1
125.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.4	0507265	1
125.0	20	16	50	130	30	20	20	25	0.4	TP0125ECEC0003	1
150.0	10/16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507264	1
150.0	20	16	50	130	30	20	20	15	0.3	1796490	1
200.0	10	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507399	1
200.0	16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0387696	1
200.0	20	16	50	130	30	20	20	15	0.3	1796500	1
250.0	10	16	50	130	30	20	20	10	0.2	1798280	1
250.0	16	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507934	1
250.0	20	16	50	130	30	20	20	10	0.2	TP0250ECEC0004	1
300.0	10	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507236	1
300.0	16	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0508414	1
300.0	20	16	50	130	30	20	20	10	0.2	1796520	1

1 Je nach Lagerbestand.

Digital version

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING