

TEGUFLEX® P BLUE



**MINING &
QUARRIES**




AUFBAU

Seele: schwarz.

Decke: schwarz.

Einsatztemperatur: -35 °C bis 90 °C.

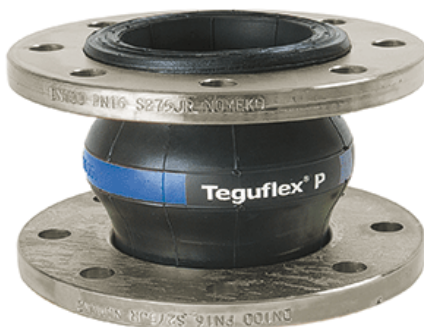

TRELLEBORG IZARRA
IZARRA-ALAVA-SPAIN
Batch number - Working pressure - Testing pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year

C€ 0056
MOD: H

TEGUFLEX P



TRELLEBORG



MINING & QUARRIES

TEGUFLEX® P BLUE



INNEN-Ø mm	PN	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	BL m	COMPRESSIO N mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	ARTIKEL-NR.	LAGER (1) oder MB Stück
40.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	0507452	∞
50.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.7	0507333	1
65.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.6	0507230	1
80.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.5	0507453	1
100.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.5	0507445	1
125.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.4	0507229	1
150.0	10/16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507235	1
200.0	10	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507620	1
200.0	16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	1110197	∞
250.0	10	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507621	1
250.0	16	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0508419	∞
300.0	10	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507622	∞
300.0	16	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0508420	∞

∞ Je nach Lagerbestand.

Digital version



WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING