

TEGUFLEX® W BLUE



**MINING &
QUARRIES**




AUFBAU

Seele: schwarz.

Decke: schwarz.

Einsatztemperatur: -35 °C bis 90 °C.

CE 0056 MOD: H TEGUFLEX W  TRELLEBORG

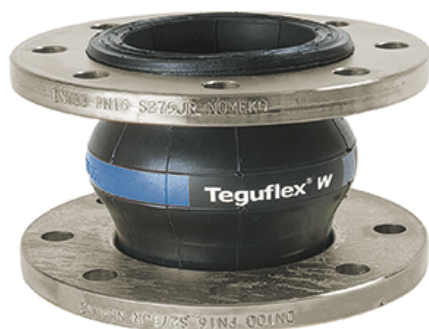

TRELLEBORG IZARRA
IZARRA-ALAVA-SPAIN
Batch number - Working pressure - Testing pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year

CE 0056 MOD: H TEGUFLEX W  TRELLEBORG

**MINING & QUARRIES****TEGUFLEX® W BLUE**

INNEN-Ø mm	PN	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	BL m	COMPRESSIO N mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	ARTIKEL-NR.	LAGER (L) oder MB Stück
50.0	10/16	16	50	150	30	20	20	35	0.8	S380802	☒
65.0	10/16	16	50	150	30	20	20	30	0.8	5602513	☒
80.0	10/16	16	50	150	30	20	20	30	0.5	5600735	☒
80.0	20	16	50	150	30	20	20	30	0.5	5603997	☒
100.0	10/16	16	50	150	30	20	20	25	0.5	5600736	☒
125.0	10/16	16	50	150	30	20	20	15	0.5	5600737	☒
150.0	10/16	16	50	150	30	20	20	15	0.5	S380807	☒
200.0	16	16	50	200	30	20	20	15	0.3	S380820	☒
250.0	10	16	50	200	30	20	20	10	0.3	5011401	☒
300.0	10	16	50	200	30	20	20	10	0.3	S380810	☒
350.0	10	10	30	200	30	20	20	10	0.3	0380811	☒
400.0	10	10	30	200	30	20	20	10	0.3	0380812	☒
400.0	16	10	30	200	30	20	20	10	0.3	S380824	☒
450.0	10	10	30	200	30	20	20	10	0.3	S380813	☒
500.0	10	10	30	200	30	20	20	10	0.3	S380814	☒

☒ Je nach Lagerbestand.

Digital version

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING